



サポートプランのご案内 イオンクロマトグラフ

Thermo Scientific Dionex Inuvion
イオンクロマトグラフィシステム


Thermo Scientific Dionex Integrion シリーズ

Thermo Scientific Dionex ICS シリーズ

サポートプランとは

装置を安心して使用し続けていただくための効率的なメンテナンスパッケージプランです。使用年数とご予算、ご使用状況に合わせて最適なプランをお選びいただけます。

使用年数と加入可能なサポートプラン

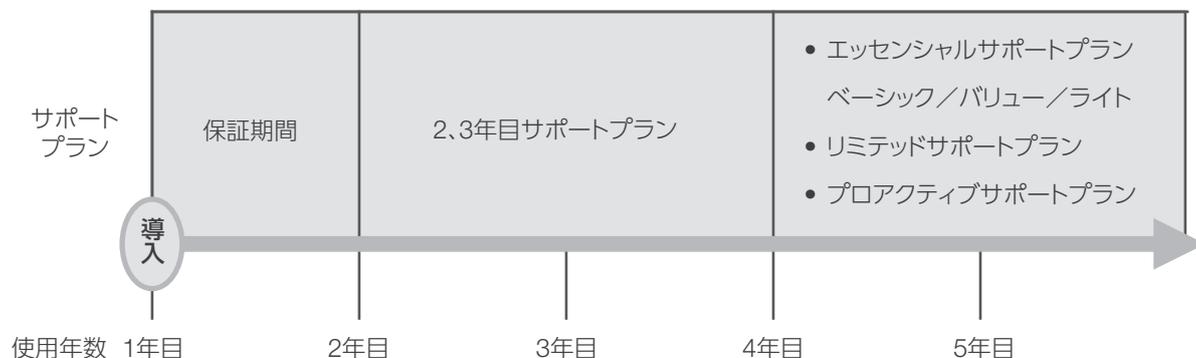


サポートプランの3つのメリット

安定稼働：定期点検により、トラブルを未然に防ぎます。

経費削減：点検や修理を予算化することで突発的な出費が抑えられます。

迅速対応：装置トラブル時の手続きがシンプルでスピーディーになり、迅速に対応可能です*1。

※1 修理作業を含むサポートプランの場合

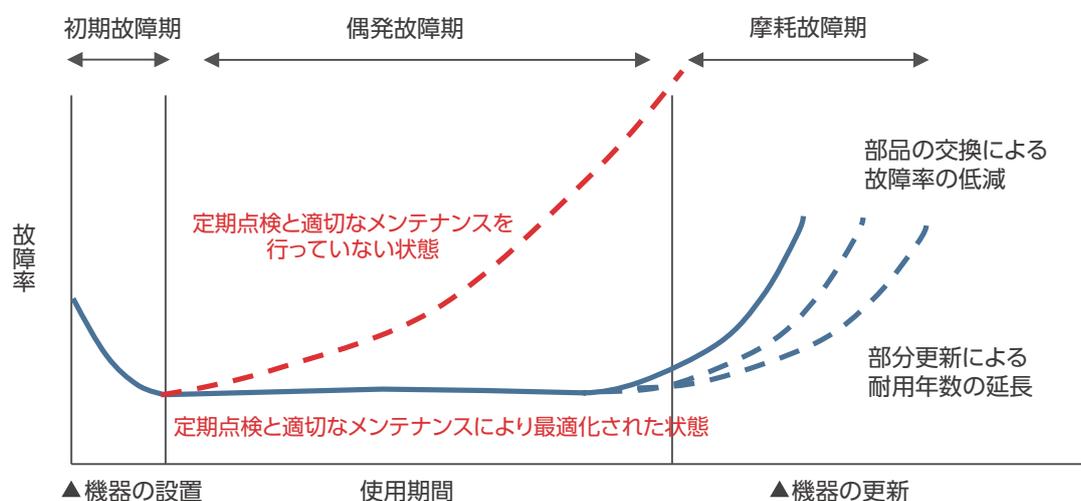

「職場のあんぜんサイト」(厚生労働省) (http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo59_1.html) を加工して作成

赤字：当社にて追記

イオンクロマトグラフ分析実務のためのオンライントレーニング【基礎コース】

本サポートプランにはオンラインで受講していただく、習熟度チェック付きトレーニングが含まれています。分析実務の必須知識をお客さまご自身のペースでお好きな時間に習得していただけます。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-ic-training



2、3年目サポートプラン

サブレッサー交換を含む、最もお得なフルサポートプランです。


保証内容

導入後の経過年数	1年目	2、3年目	
ご加入状況	(保証期間)	2、3年目サポートプラン	未加入
点検部品	—	●	—
点検作業費	—	●	—
修理作業費	●	●	—
修理部品	●	●	●
サブレッサー交換	●	●	—

特長


① フルサポートをご利用可能です。

メンテナンス年間費用 参考比較例^{※1} (導入2、3年目の場合)

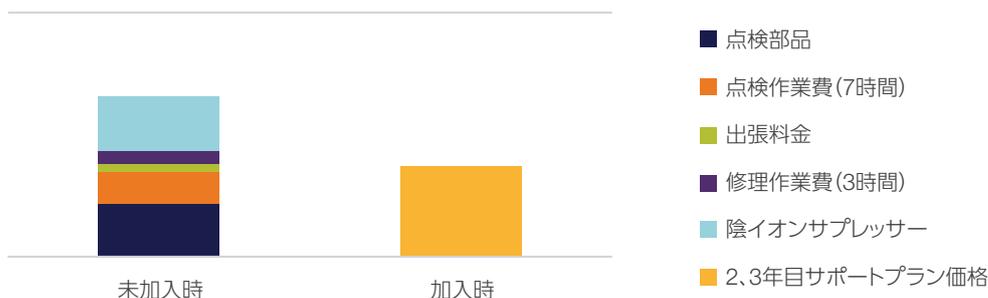

② 4年目以降は、お得な3つのプランから選択可能です。

1. エssenシャルサポート バリュー
2. エssenシャルサポート ライト
3. リミテッドサポート

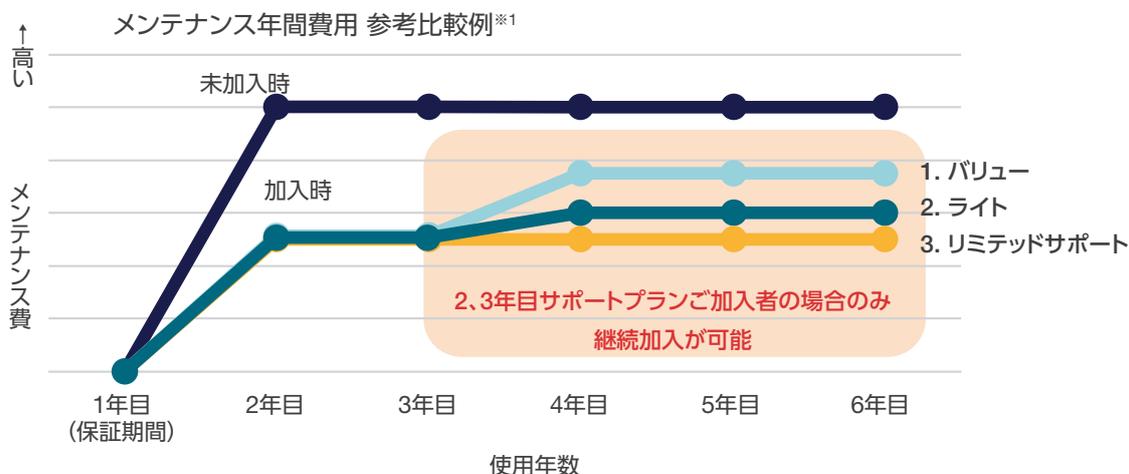

※1 いずれもThermo Scientific™ Dionex™ Integriion™ CDイオンクロマトグラフをご使用中に点検1回、修理1回が発生の場合 (その他修理部品、Thermo Scientific™ Dionex™ AS-APオートサンプラーは含みません)。

ご注意

保証期間内にご加入をお願いします。3年目のみのご加入はできません。

Ordering information

	サポートプラン	2、3年目サポートプラン	エッセンシャルサポートプラン			リミテッドサポートプラン	プロアクティブサポートプラン
			ベーシック	バリュー	ライト		
内容	ご加入可能時期 ^{*1}	保証期間中	いつでも ^{*2}	2、3年目サポートプランからの継続更新時のみ ^{*3}			いつでも ^{*2}
	点検1回	●	●	●	●	●	●
	修理作業費	●	●	●	●	● (年1回まで)	-
	修理部品費 ^{*4}	●	●	●	●	● (年1回まで)	▲ (20% OFF) ^{*5}
	サブレッサー交換 ^{*6}	●	●	●	-	-	-
	オンライントレーニング 【基礎コース】	●	●	●	●	●	●
機種別希望小売価格	Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ Core ICシステム	¥424,000	¥914,000	¥615,000	¥474,000	¥424,000	¥353,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ ICシステム	¥480,000	¥1,001,000	¥671,000	¥565,000	¥480,000	¥419,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ ICシステム (RFIC搭載)	¥527,000	¥1,163,000	¥780,000	¥649,000	¥552,000	¥463,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ Integriion™ CD	¥462,000	¥1,032,000	¥690,000	¥562,000	¥462,000	¥419,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ Integriion™ RFIC CD	¥524,000	¥1,163,000	¥780,000	¥627,000	¥524,000	¥454,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ Integriion™ RFIC ED	¥602,000	¥1,314,000	¥883,000	¥702,000	¥602,000	¥517,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 DP + DC	¥1,126,000	¥2,346,000	¥1,572,000	¥1,357,000	¥1,126,000	¥917,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 SP + DC	¥730,000	¥1,411,000	¥945,000	¥895,000	¥730,000	¥612,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ VWD-IC (UV/VIS仕様)	¥218,000	¥362,000	¥243,000	¥243,000	¥218,000	¥189,000
	Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP	¥206,000	¥538,000	¥268,000	¥268,000	¥206,000	¥170,000
	オプションバルブ6ポート ^{*7}	¥142,000					
	EGCカートリッジ交換	¥398,000					

例	Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ + AS-AP	¥686,000	¥1,539,000	¥939,000	¥833,000	¥686,000	¥589,000
---	---	----------	------------	----------	----------	----------	----------

^{*1} 全てのサポートプランについて、故障時は加入できません。有償での修理後にご加入ください。 ^{*2} 2、3年目サポートプランに加入していない場合はエッセンシャルベーシックもしくはプロアクティブサポートプランのみ加入できます。 ^{*3} 2、3年目サポートプラン加入者さま限定プランとなります。 ^{*4} 消耗品は含みません。
^{*5} 点検作業完了後1年以内に交換が必要になった修理部品が対象です。 ^{*6} 故障、劣化による交換に対応します。対象は、装置と同時購入または装置購入後に新規で購入したサブレッサーです。 ^{*7} オプションバルブはシステム構成によって別途お見積もりが必要となる場合があります。

重要事項

- 上記機種別希望小売価格は1年間の料金（ただしプロアクティブサポートプランは点検1回あたり）の概算です。実際にご使用中の装置システム構成によってはお見積もり内容が異なる場合があります。上記以外の装置についても2、3年目サポートプランを用意しておりますので、お問い合わせください。
- 制御用PCのみサポートプランの対象となります。ただし、コンピューター/プリンターの製造メーカーでサポート期間が終了している、または修理が不可能な場合はサポートプランの適用対象外となります。
- 2台目以降のPCはオプション扱いです。
- データのバックアップおよび復旧はサポートプランの適用対象外となります。
- 移転、改造などの作業は保証に含まれません。

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。
 © 2019, 2020, 2022, 2024-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
 All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
 記載の価格は2026年4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
 実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
 価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
 標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc IES515-C26010B

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific